

# FORMA

## 6940UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476323

Въртящо колело, housing made of alu die-casting, powder coated, здраво закрепване на щифта. Тяло на колелото от полиамид, работна повърхнина от еластична гума, немаркираща, прецизен сачмен лагер

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

### Технически данни

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Диаметър на колело               | 125 мм               |
| Ширина на гумите                 | 18 мм                |
| Болт-Ø                           | 28 мм                |
| Дължина на болта                 | 40 мм                |
| Издаване напред                  | 41 мм                |
| Конструктивна височина           | 154 мм               |
| Температура                      | - 18 / + 120 °C      |
| Кръгов радиус                    | 109 мм               |
| Твърдост на работната повърхнина | Твърдост по Шор 60 А |
| Динамична товароносимост         | 125 кг               |

### Устройство и монтаж

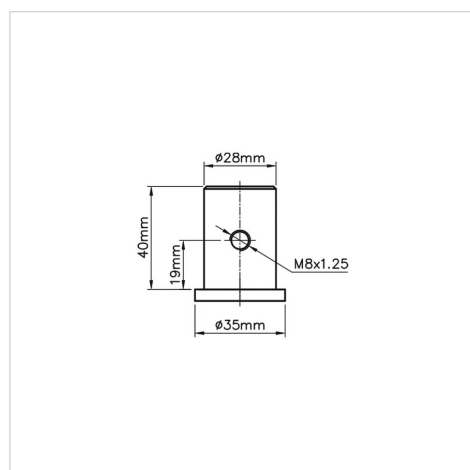

### Бляскави предимства

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Съпротивление при завъртане | ● ● ● ● ○ |
| Шум при движение            | ● ● ● ● ○ |
| Износване                   | ● ● ● ● ○ |
| Защита от ръжда             | ● ● ● ○ ○ |