

ALPHA

3370PVR125P62

EAN 4031582360424

Въртящо колело, Корпус от стоманена ламарина, поцинкована, хромирана, въртящо се с двоен сачмен лагер, завинтена ос на колелото, закрепване на планка. Корпус на колелото от полипропилен, работна повърхнина от черна гума, ролков лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	125 мм
Ширина на гумите	37 мм
Размер на планката	105 x 85 мм
Център на отвора на планката	80/77 x 60 мм
Отвор на планката	9 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	205 мм
Конструктивна височина	155 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12532
Тегло	1.043 кг
Кръгов радиус	102.5 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 85
Динамична товароносимост	100 кг
Статична товароносимост	200 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ○ ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Устройство и монтаж

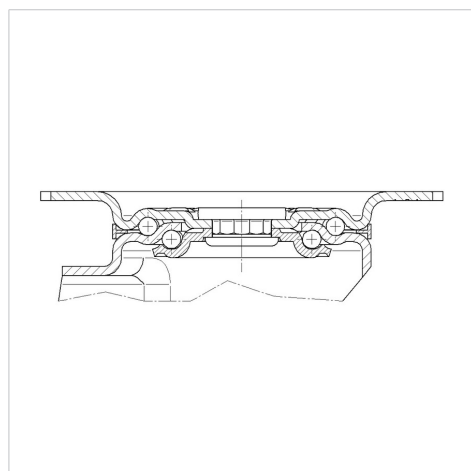

ALPHA

3370PVR125P62

EAN 4031582360424



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Устройство и монтаж

