

GALEA

5070PIO100P30-12

EAN 4031582362350

Въртящо колело, Корпус от полиамид, въртяща се планка с двоен сачмен лагер, Отвор за завинтване. Център на колело от полипропилен, Работна повърхност: плътна гума, сива, не оставяща следи, плъзгащ лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	100 мм
Ширина на гумите	32 мм
Отвор в центъра	12 мм
Издаване напред	40 мм
Интерференция на въртенето	180 мм
Конструктивна височина	139 мм
Температура	-20 / +60 °C
Стандарт	EN_12530
Тегло	0.47 кг
Кръгов радиус	90 мм
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 80
Динамична товароносимост	60 кг
Статична товароносимост	120 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ● ○

Размери

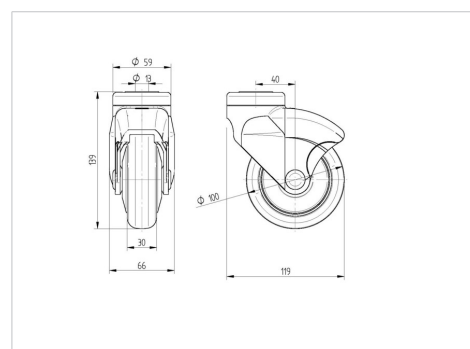

Устройство и монтаж

