

MONO

5020PJO050L51-10 RAL7035

EAN 4031582439342

Roda giratòria, Suport de poliamida, amb forat per a admissió de fixacions específiques per a mobles. Nucli de roda de polipropilè, banda de rodolament de TENTEprene (goma termoplàstica), gris, no deixa rastre, caixa llisa

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	50 mm
Ample de la roda	18 mm
Forat passant	10 mm
Desplaçament	25 mm
Diàm.d. radi giratori	100 mm
Altura total	72 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12528
Pes de la roda	0.052 kg
Radi giratori	50 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore A 87
Capacitat de càrrega	30 kg
Cap. de càrrega estàtica	60 kg

Estructura i muntatge

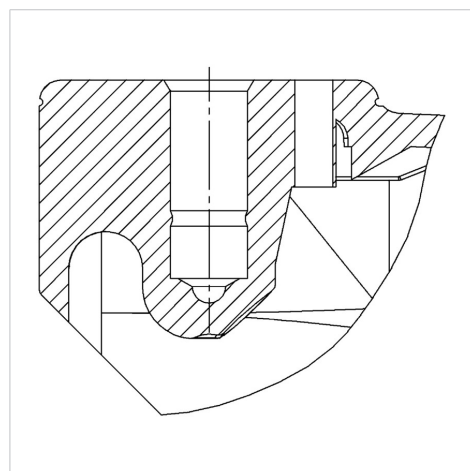

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ○ ○
Soroll en moviment	● ● ● ○ ○
Desgastament	● ● ● ○ ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ● ○