

# FORMA

## 694GUF150R36-32 S30 4xM6 light grey

EAN 4031582476231

Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, Espiga amb forat per acollir barres perfilades hexagonals, versió curta. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada, coixinet de rodets

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto pot ser diferent de producte original

### Dades tècniques

Diàmetre de la roda	150 mm
Ample de la roda	18 mm
Diàmetre de l'espiga	32 mm
Altura de l'espiga	50 mm
Desplaçament	57 mm
Altura total	177 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radi giratori	137 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore 60 A
Capacitat de càrrega	135 kg

### Estructura i muntatge

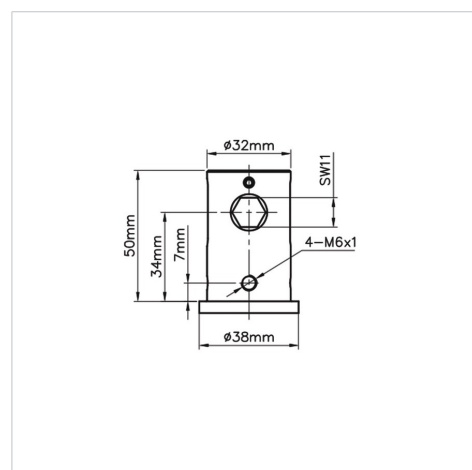

### Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○