

FORMA

6940UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476323

Roda giratòria, housing made of alu die-casting, powder coated, Fixació per montar en tubs verticals. Nucli de roda de poliamida, banda de rodadura de goma elàstica, sense deixar petjada, coixinet de rodets

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto pot ser diferent de producte original

Dades tècniques

Diàmetre de la roda	125 mm
Ample de la roda	18 mm
Diàmetre de l'espiga	28 mm
Altura de l'espiga	40 mm
Desplaçament	41 mm
Altura total	154 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radi giratori	109 mm
Duresa de la banda de rodolament	Shore 60 A
Capacitat de càrrega	125 kg

Estructura i muntatge

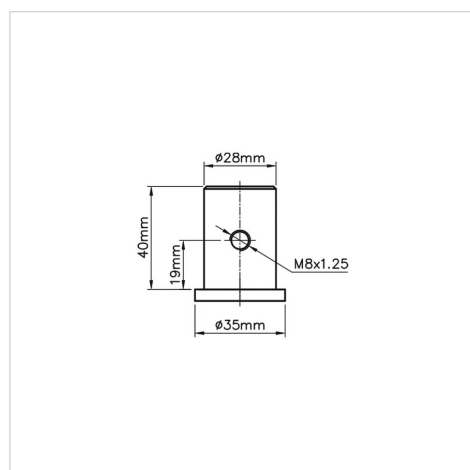

Avantatges en un cop d'ull

Resistència a la rodadura	● ● ● ● ○
Soroll en moviment	● ● ● ● ○
Desgastament	● ● ● ● ○
Protecció contra l'oxidació	● ● ● ○ ○