COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit einfachem Kugelkranz, Radachse vernietet, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Gleitlager



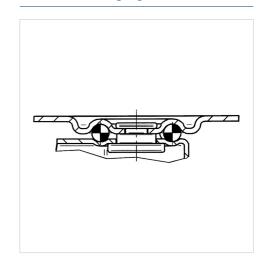


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	32 mm
Radbreite	14 mm
Rollenbreite	26 mm
Plattenabmessung	38 x 32 mm
Plattenlochabstand	30 x 24 mm
Plattenloch	4,2 mm
Dom-Ø	26.5 mm
Ausladung	11 mm
Störkreis-Ø	54 mm
Bauhöhe	42.5 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12530
Eigengewicht	0.046 kg
Störkreisradius	27 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	20 kg
Tragfähigkeit (statisch)	40 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	• • • 0 0
Fahrgeräusch	• • • 0 0
Verschleißbeständigkeit	• • • •
Korrosionsbeständigkeit	• • • 0 0