

MAXTECH

UAD160x40-Ø20 HL58 red

EAN 4031582322798

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Rollenlager, rostfrei



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

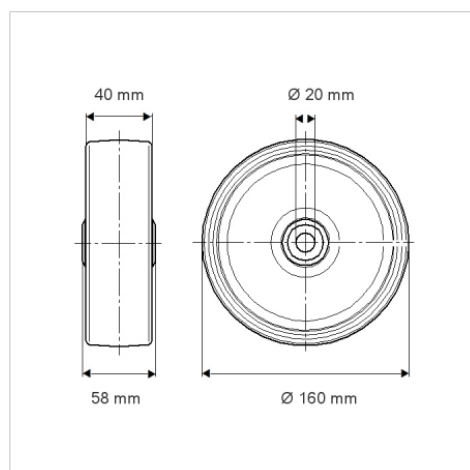


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Achsloch-Ø	20 mm
Nabenlänge	58 mm
Temperaturbereich	- 25 / + 80 °C
Norm	EN_12532
Eigengewicht	0.673 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	350 kg
Tragfähigkeit (statisch)	700 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○