

INTEGRAL

2044XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8

EAN 4031582443202



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet

Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt. Bei waschbaren Betten muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.

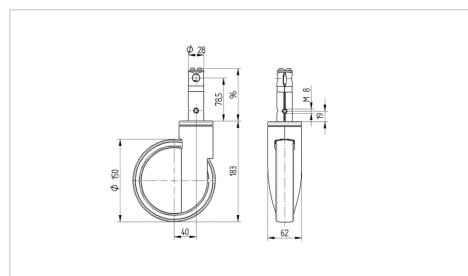


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 150 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Rollenbreite | 62 mm |
| Zapfen-Ø | 28 mm |
| Zapfenlänge | 96 mm |
| Dom-Ø | 62 mm |
| Ausladung | 40 mm |
| Störkreis-Ø | 230 mm |
| Bauhöhe | 183 mm |
| Temperaturbereich | - 25 / - 25 °C |
| Norm | EN_12531 |
| Eigengewicht | 1.113 kg |
| Störkreisradius | 115 mm |
| Härte der Lauffläche | Shore D 40 |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 450 kg |

Abmessungen



Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

INTEGRAL

2044XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8

EAN 4031582443202



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

