

COMPACTA

1298UOI014P80

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse vernietet, runde Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Gleitlager

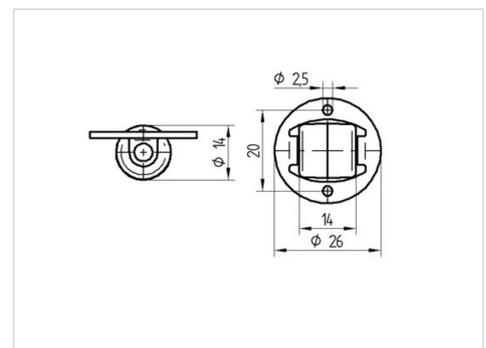


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	14 mm
Radbreite	14 mm
Rollenbreite	19 mm
Plattenabmessung	26 mm
Plattenlochabstand	20 mm
Plattenloch	2,5 mm
Dom-Ø	19 mm
Bauhöhe	13.5 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12528
Eigengewicht	0.008 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	15 kg
Tragfähigkeit (statisch)	30 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○