

LINEA

5947UAP150P30-13 Kick Pedal ral7001

EAN 4031582411737

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

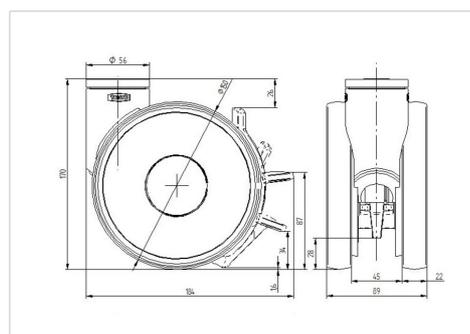


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 150 mm |
| Radbreite | 22 mm |
| Rollenbreite | 89 mm |
| Rückenloch | 13 mm |
| Dom-Ø | 56 mm |
| Ausladung | 52 mm |
| Störkreis-Ø | 312 mm |
| Temperaturbereich | - 20 / + 60 °C |
| Norm | EN_12530 |
| Eigengewicht | 1.25 kg |
| Störkreisradius | 156 mm |
| Härte der Lauffläche | Shore A 92 |
| Tragfähigkeit | 130 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 260 kg |

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

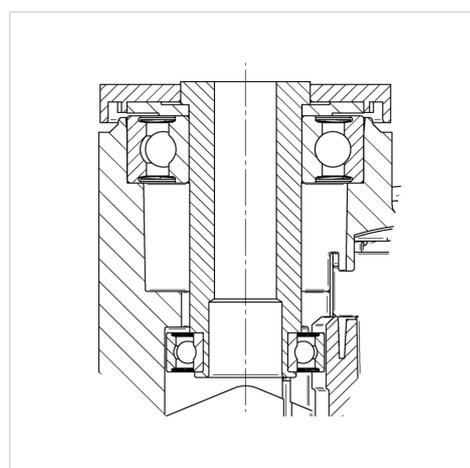

Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |