

KAPPA

9688FTP160P63 TFR

EAN 4031582428414

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

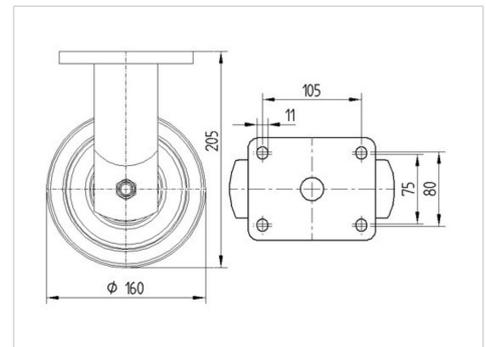


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	50 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	205 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12533
Eigengewicht	5.094 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Tragfähigkeit	750 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1500 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP160P63 TFR

EAN 4031582428414



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

