LINEA

5920UAI065L51-10 RAL9002

EAN 4031582419252

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, mit Schnäpperloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Gleitlager





Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	65 mm
Radbreite	13.9 mm
Rollenbreite	46 mm
Rückenloch	10 mm
Dom-Ø	23 mm
Störkreis-Ø	112 mm
Bauhöhe	68 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN_12528
Eigengewicht	0.103 kg
Störkreisradius	56 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	60 kg
Tragfähigkeit (statisch)	120 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	• • • 0 0
Fahrgeräusch	• • • 0 0
Verschleißbeständigkeit	• • • 0 0
Korrosionsbeständigkeit	• • • • •

Abmessungen

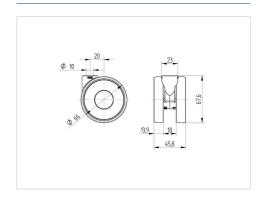

Aufbau & Befestigung

