

RADIATA

994TETP080P63

EAN 4031582428988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit abgedichtetem Präzisionskugellager, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahl, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager

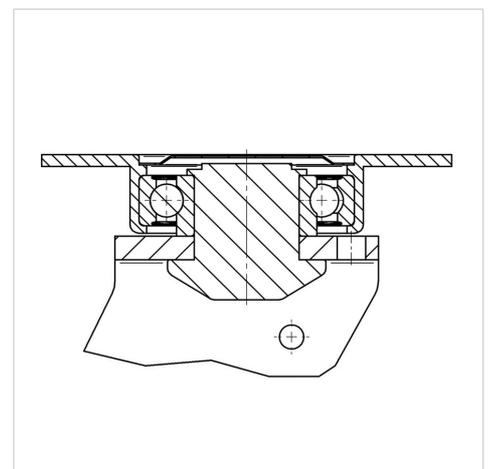


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	40 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80 / 75 mm
Plattenloch	11 mm
Störkreis-Ø	427 mm
Bauhöhe	146 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Eigengewicht	18.89 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Tragfähigkeit	1200 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

RADIATA

994TETP080P63

EAN 4031582428988



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

