

ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

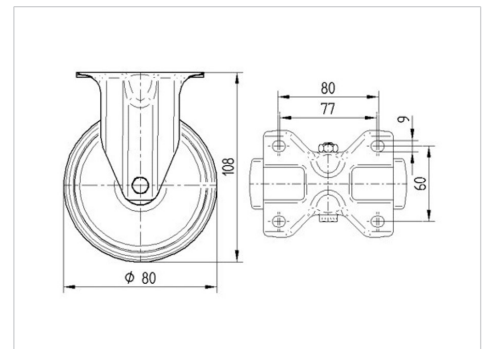


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	35 mm
Rollenbreite	85 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12532
Eigengewicht	0.471 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 80
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ○ ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478PVO080P62

EAN 4031582306699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

