

# PURETECH

DVR080x30-Ø12 TRG

EAN 4031582403039

Radkörper aus Stahlblech, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Rollenlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

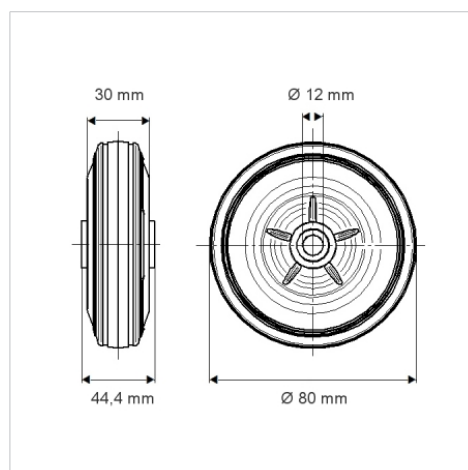


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	30 mm
Achslloch-Ø	12 mm
Nabenlänge	44.4 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN_12532
Eigengewicht	0.234 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 85
Tragfähigkeit	70 kg
Tragfähigkeit (statisch)	140 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○