

LEVINA

5371PJP100R05-22x45

EAN 4031582358728

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

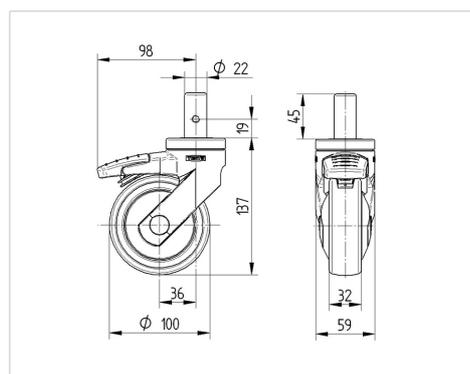


Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø | 100 mm |
| Radbreite | 32 mm |
| Zapfen-Ø | 22 mm |
| Zapfenlänge | 45 mm |
| Ausladung | 36 mm |
| Störkreis-Ø | 196 mm |
| Bauhöhe | 137 mm |
| Temperaturbereich | - 10 / + 40 °C |
| Norm | EN_12530 |
| Eigengewicht | 0.624 kg |
| Störkreisradius | 98 mm |
| Härte der Lauffläche | Shore A 87 |
| Tragfähigkeit | 100 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 200 kg |

Abmessungen



Aufbau & Befestigung

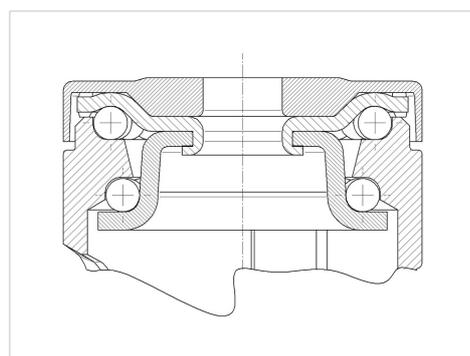

Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ○ ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ● ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

LEVINA

5371PJP100R05-22x45

EAN 4031582358728



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

