

NOVATECH

FTP150x60-Ø25 HL60

EAN 4031582329520

Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

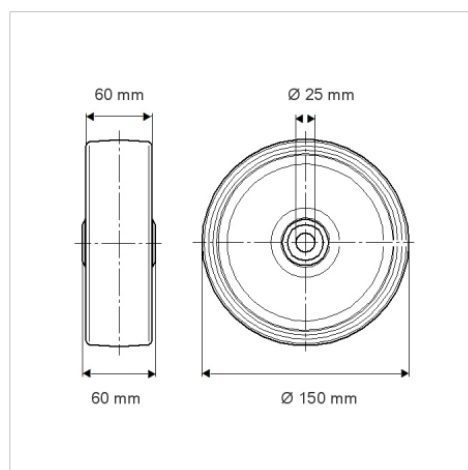


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	150 mm
Radbreite	60 mm
Achsloch-Ø	25 mm
Nabenlänge	60 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN_12533
Eigengewicht	3.94 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Aufbau & Befestigung

