

# FORMA

## 6940UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476323

Rueda giratoria, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, Fijación para montar en tubos verticales. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

### Datos técnicos

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Diámetro de la rueda  | 125 mm          |
| Ancho de la rueda     | 18 mm           |
| Diámetro de la espiga | 28 mm           |
| Altura de la espiga   | 40 mm           |
| Desplazamiento        | 41 mm           |
| Altura total          | 154 mm          |
| Temperatura           | - 18 / + 120 °C |
| Radio giratorio       | 109 mm          |
| Dureza del bandaje    | Shore 60 A      |
| Capacidad de carga    | 125 kg          |

### Estructura y montaje

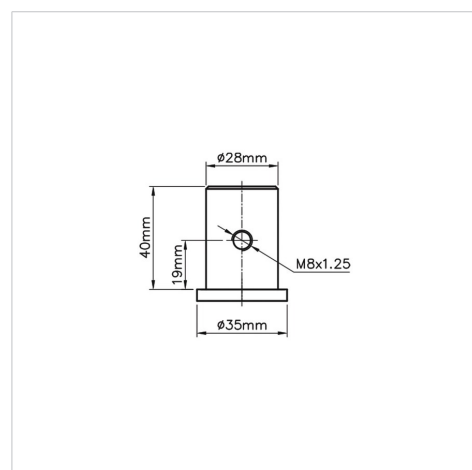

### Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |