

LINEA

5927UAO075S70-M10x15 KP HN EN12530
RAL7001

EAN 4031582415094

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de poliamida, Espiga roscada con cuello hexagonal . Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	75 mm
Ancho de la rueda	7 mm
Ancho de rueda	55 mm
Espiga roscada	10 x 15 mm
Desplazamiento	20 mm
Interferencia de giro	104 mm
Altura total	56 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12528
Peso de la rueda	0.13 kg
Radio giratorio	52 mm
Dureza del bandaje	Shore D 65
Capacidad de carga	40 kg
Capacidad de carga estática	80 kg

Estructura y montaje

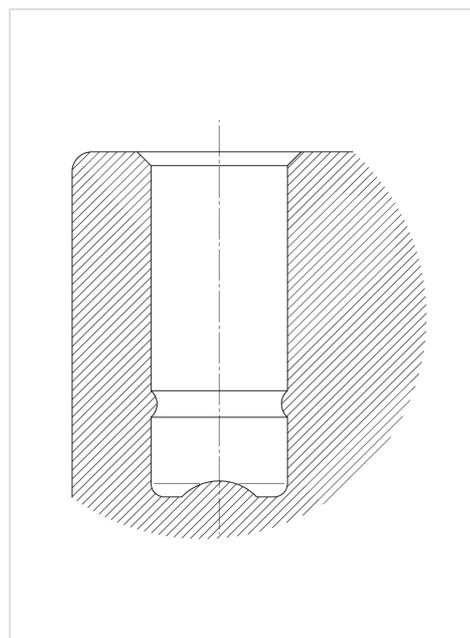

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○