

FORMA

694GUFP150R36-32 S30 4xM6 grey

EAN 4031582476262

Rueda giratoria, bloqueo central con tres posiciones: bloqueo direccional, bloqueo de rueda y movimiento libre, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, Espiga con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Diámetro de la espiga	32 mm
Altura de la espiga	50 mm
Desplazamiento	57 mm
Altura total	177 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	137 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	135 kg

Estructura y montaje

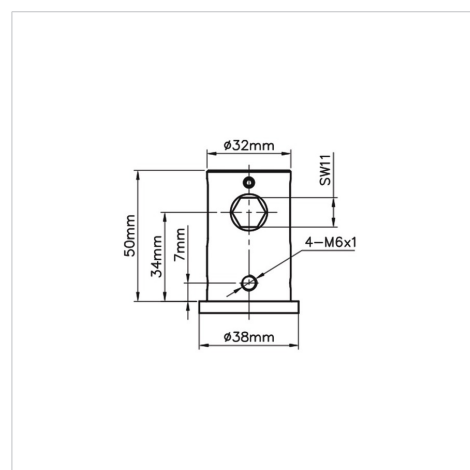

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○