

FORMA

6940UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476323

Rueda giratoria, soporte de fundición de aluminio a presión, con revestimiento de polvo, Fijación para montar en tubos verticales. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de goma elástica, sin dejar huella, rodamiento de bolas a precisión.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	18 mm
Diámetro de la espiga	28 mm
Altura de la espiga	40 mm
Desplazamiento	41 mm
Altura total	154 mm
Temperatura	- 18 / + 120 °C
Radio giratorio	109 mm
Dureza del bandaje	Shore 60 A
Capacidad de carga	125 kg

Estructura y montaje

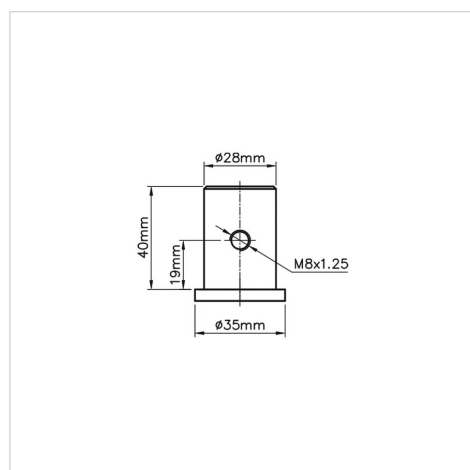

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○