

ELASTECH

IEP250x50-Ø25

EAN 4031582319767

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda | 250 mm |
| Ancho de la rueda | 50 mm |
| Diámetro del eje | 25 mm |
| Longitud de cubo | 60 mm |
| Temperatura | - 20 / + 85 °C |
| Norma | EN_12532 |
| Peso de la rueda | 2.341 kg |
| Dureza del bandaje | Shore A 68 |
| Capacidad de carga | 500 kg |
| Capacidad de carga estática | 1000 kg |

Dimensiones

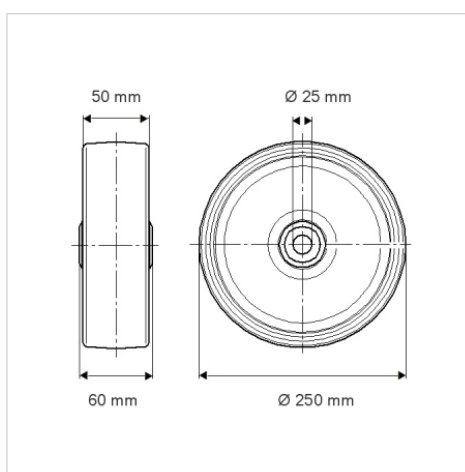

Ventajas en un vistazo

| | |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |

Estructura y montaje

