

SCOUT

8148UAC200P60

EAN 4031582423761

Fixed castor, stainless steel housing, plate fitting Rueda fija, Soporte hecho de acero inoxidable, pletina de fijación. Wheel centre made of polyamide, tread made of polyurethane, two INOX precision ball bearings, sealed, washable

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	40 mm
Ancho de rueda	76 mm
Medida de pletina	130 x 74 mm
Distancia de agujeros	110 x 50 mm
Diámetro de agujero	10,5 mm
Diámetro de dome	70 mm
Desplazamiento	50 mm
Altura total	245 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	similar_EN12532
Peso de la rueda	2.506 kg
Dureza del bandaje	Shore A 92
Capacidad de carga	350 kg
Capacidad de carga estática	700 kg

Dimensiones

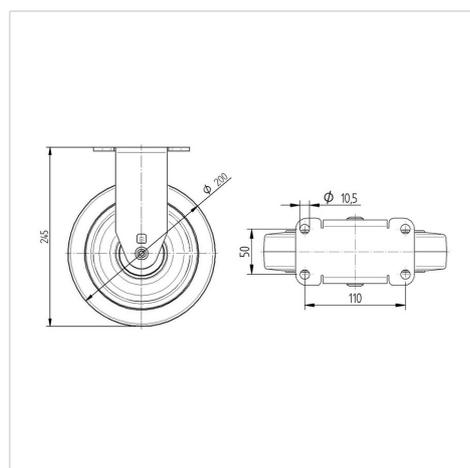

Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

SCOUT

8148UAC200P60

EAN 4031582423761



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

