

# ICS

## 5327PJP100S70-12.4x25

EAN 4031582384864

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte y ruedas fabricados con materiales sintéticos de alta calidad, placas anti-hilos integradas, Espiga roscada con cuello hexagonal. Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con anti-hilos. Por favor, lea las instrucciones de ensamblaje en el área de servicio de la página web de TENTE.

Sugerencia: Las ruedas también están disponibles con la palanca de freno gris.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Espiga roscada	12.4 x 25 mm
Desplazamiento	37 mm
Interferencia de giro	199 mm
Altura total	137 mm
Temperatura	- 10 / + 40 °C
Norma	EN_12530
Dureza del bandaje	Shore A 87
Capacidad de carga	100 kg
Capacidad de carga estática	200 kg


### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Protección contra el óxido	● ● ● ● ○

### Dimensiones

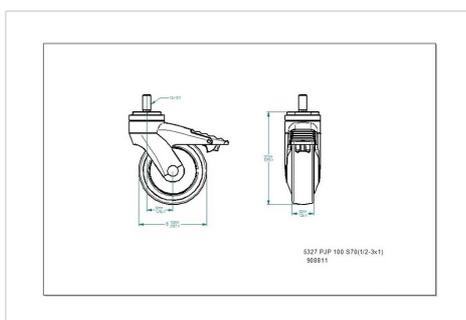

### Estructura y montaje

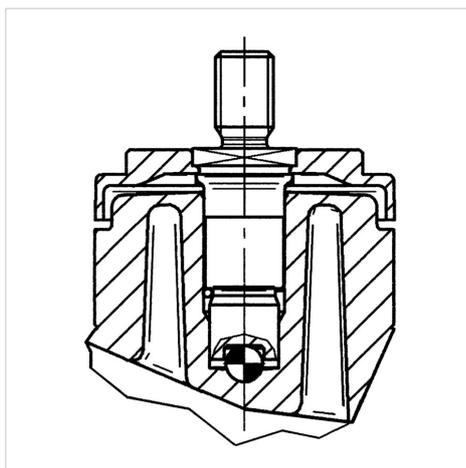

# ICS

5327PJP100S70-12.4x25

EAN 4031582384864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Estructura y montaje

---

