

# ALPHA

## 3470U00080P30-13

EAN 4031582304640

Rueda giratoria, Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, agujero pasante. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


### Datos técnicos

Diámetro de la rueda	80 mm
Ancho de la rueda	34 mm
Ancho de rueda	75 mm
Agujero pasante	13 mm
Diámetro de dome	75 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	160 mm
Altura total	108 mm
Temperatura	- 25 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso de la rueda	0.595 kg
Radio giratorio	80 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	150 kg
Capacidad de carga estática	300 kg

### Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

### Dimensiones

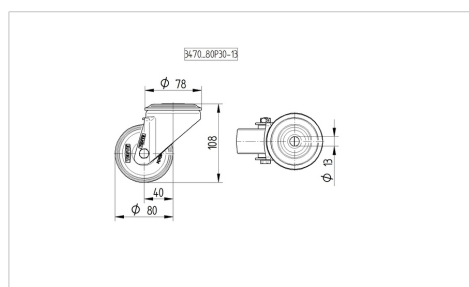

### Estructura y montaje

