

# SUPRATECH

PJ0075x25-Ø8

EAN 4031582070187

Pyörän keskiö polypropeenaa, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, liukulaakeroitu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Kuvitus voi poiketa alkuperäisestä tuotteesta

## Tekniset tiedot

Pyörän halkaisija	75 mm
Pyörän leveys	25 mm
Akselireiän Ø	8 mm
Napaleveys	26.5 mm
Lämpötila	- 20 / + 60 °C
Standardi	EN_12530
Paino	0.063 kg
Juoksupinnan kovuus	Shore A 87
Kantavuus	75 kg
Staattinen kantavuus	150 kg

## Mitat

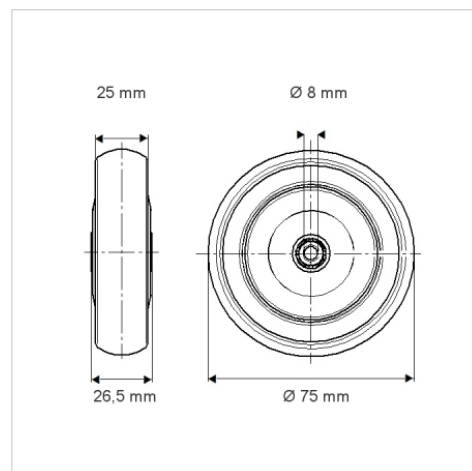

## Ominaisuudet

Vierintävastus	● ● ● ○ ○
Käyttöäni	● ● ● ○ ○
Hiertyminen	● ● ● ○ ○
Korroosiosuoja	● ● ● ○ ○