

# OMIKRON FLEX


## 9858FTP200P63-80A HL50

EAN 4031582479171

Roulette fixe, Fixation à platine.  
Corps de roue fonte, Bandage: polyuréthane coulé, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

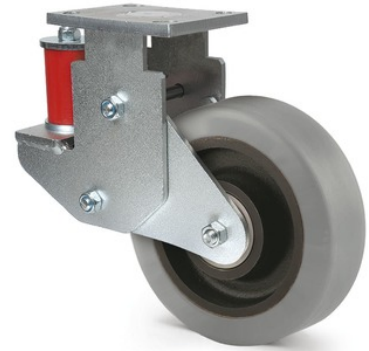

L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Diamètre de roue	200 mm
Largeur de roue	50 mm
Dimension de platine	140 x 110 mm
Distance entre axe	105 x 80 mm
Diamètre des trous	20 x 13 mm
Hauteur	272 mm
hauteur de la roulette sous charge	270 mm
compression maximum	35 mm
Résistance à la température	-20 / +60 °C
Norme	EN_12533
Poids	9 kg
Dureté du bandage	Shore 80 A
Capacité de charge dynamique	900 kg
Capacité de charge statique	1200 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○