

LINEA

5941UAP150R05-22 Kick Pedal

EAN 4031582411690

Roulette pivotante à blocage directionnel, Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements à billes de précision

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

| | |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 22 mm |
| Largeur de la roulette | 89 mm |
| Diamètre de la tige | 22 mm |
| Longueur de la tige | 40 mm |
| Diamètre du dôme | 56 mm |
| Déport | 52 mm |
| Diamètre d'encombrement | 312 mm |
| Hauteur | 170 mm |
| Résistance à la température | - 20 / + 60 °C |
| Norme | EN_12530 |
| Poids | 1.25 kg |
| Rayon d'encombrement | 156 mm |
| Dureté du bandage | Shore A 92 |
| Capacité de charge dynamique | 130 kg |
| Capacité de charge statique | 260 kg |

Propriétés

| | |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement | ● ● ● ● ● |
| Bruit du mouvement | ● ● ● ● ○ |
| Usure | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ○ |

Dimensions

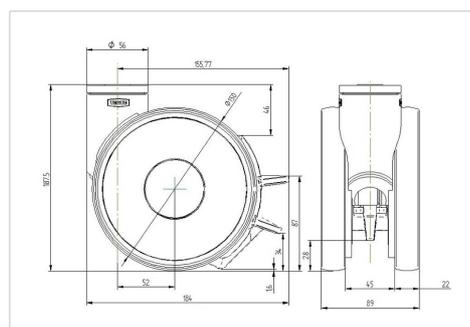

Construction et montage

