

FORMA

6940UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476323

Roulette pivotante, Chape conçue en aluminium coulé sous pression, revêtement par pulvérisation, Tige. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	18 mm
Diamètre de la tige	28 mm
Longueur de la tige	40 mm
Déport	41 mm
Hauteur	154 mm
Résistance à la température	- 18 / + 120 °C
Rayon d'encombrement	109 mm
Dureté du bandage	Shore 60 A
Capacité de charge dynamique	125 kg

Construction et montage

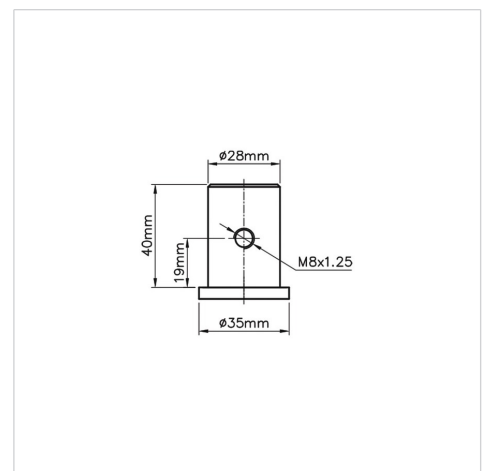

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○