

PURETECH

PIP150x32-Ø8

EAN 4031582356694

Polipropilén keréktárcsa, szürke, nyommentes gumi futófelület, precíziós golyóscsapágy az agyban

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

| | |
|------------------------|----------------|
| Keréktárcsa átmérő | 150 mm |
| Kerékszélesség | 32 mm |
| Tengelyfurat átmérője | 8 mm |
| Agyhossz | 36.5 mm |
| Hőtartomány | - 20 / + 60 °C |
| Szabvány | EN_12530 |
| Súly | 0.43 kg |
| Futófelület keménysége | Shore A 75 |
| Terhelhetőség | 80 kg |
| Statikus teherbírás | 160 kg |

Méretetek

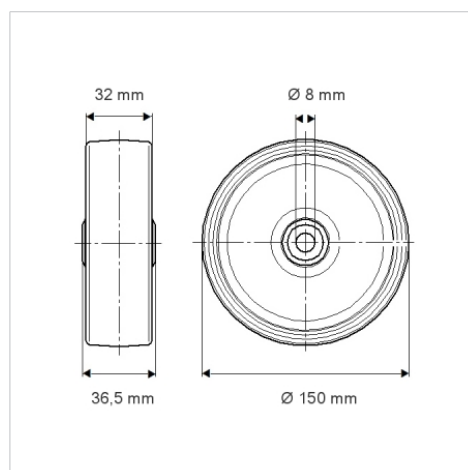

Előnyök egy pillantással

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás | ● ● ● ○ ○ |
| Mozgás közbeni zaj | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ○ ○ |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |