

SUPRATECH

PJP125x40-Ø8,3

EAN 4031582409666

Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo su cuscinetti a sfere, parafile

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	125 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Foro asse Ø	8.3 mm
Lunghezza mozzo	45 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN_12532
Peso	0.376 kg
Durezza della fascia	Shore A 65
Portata	180 kg
Portata statica	360 kg

Dimensioni

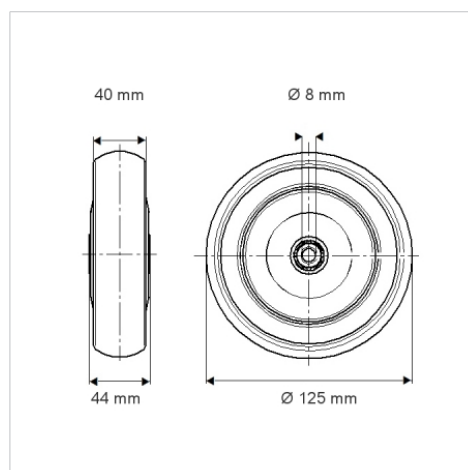

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ● ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○