

MAXTECH

UAD200x50-Ø20 HL58 red

EAN 4031582419337

Centro della ruota in poliammide,
Fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetto a rulli inox

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN_12532
Peso	0.91 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	500 kg
Portata statica	1000 kg

Dimensioni

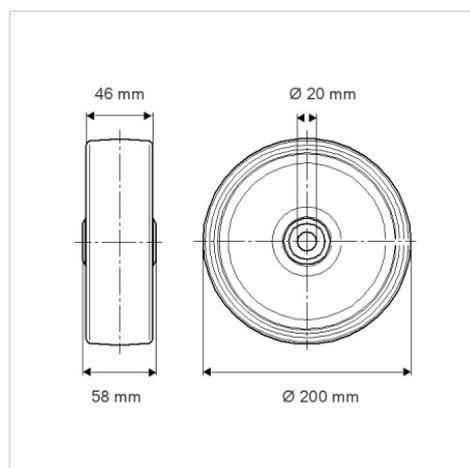

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○