

347SU0J080P62 180°

EAN 4031582416701

バネ荷重方向ロック付回転キャスター、プレススチール使用、クロム酸亜鉛、ダブルボールレース、ナット付ホイール軸、ダストガード、プレートによる取付け。ホイールセンター：ポリアミド、スレッドガード付、ローラーベアリング



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	34 mm
プレートサイズ	105 x 85 mm
プレート穴位置	80/77 x 60 mm
プレート穴径	9 mm
オフセット	44.5 mm
旋回径	169 mm
取付高	108 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN_12532
重さ	0.761 kg
旋回半径	84.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

Dimensions

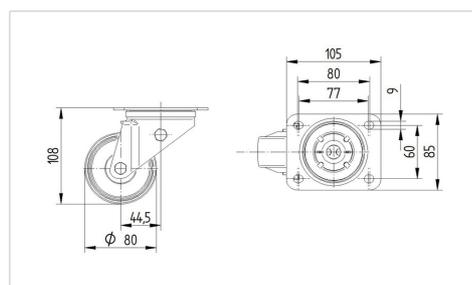

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	●
さび止め	●	●	●	○	○