

ALPHA

8470U00125P63 WT43

EAN 4031582419177

回転キャスター，フレーム：ステンレス、
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸
 ，プレートによる取付け。ホイールセンター：ポリアミド、ブ
 レーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	43 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
オフセット	55 mm
回転径	235 mm
取付高	161 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN_12532
重さ	1.615 kg
回転半径	117.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	300 kg
静荷重	600 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	●
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

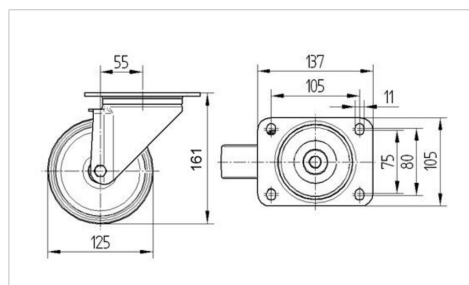

Structure & Mounting

