

FORMA

694GUF150R36-32 S30 4xM6 light grey

EAN 4031582476231

Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, カム穴付システム (ショートバージョン) . ホイールセンター: ポリアミド
 タイヤ: ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	150 mm
ホイール幅	18 mm
ボルト直径	32 mm
ボルト長さ	50 mm
オフセット	57 mm
取付高	177 mm
耐熱温度	- 18 / + 120 摂氏
旋回半径	137 mm
タイヤの硬さ	shore 60 A
耐荷重	135 kg

Structure & Mounting

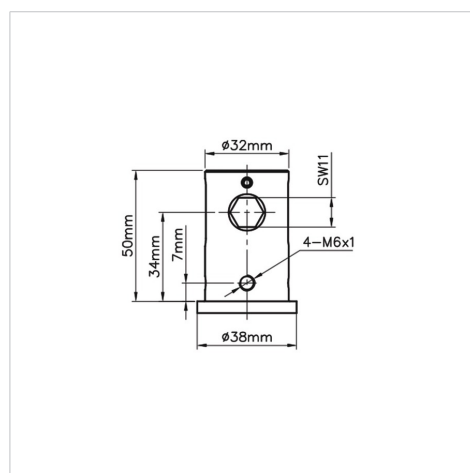

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○