

# FORMA

694GUF150R26-28 S45 4xM8 grey

EAN 4031582476286

Swivel castor, central lock with three positions:  
directional lock, wheel lock and free movement, housing  
made of alu die-casting, powder coated, カム穴付ステム, ホ  
イールセンター: ポリアミド  
タイヤ: ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリン  
グ

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	150 mm
ホイール幅	18 mm
ボルト直径	28 mm
ボルト長さ	97 mm
オフセット	57 mm
取付高	177 mm
耐熱温度	- 18 / + 120 摂氏
旋回半径	137 mm
タイヤの硬さ	shore 60 A
耐荷重	135 kg

## Structure & Mounting

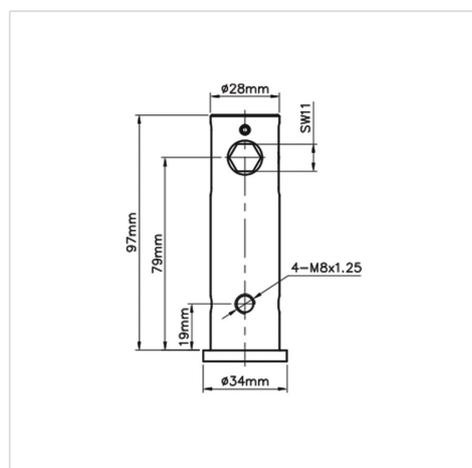

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○