

FORMA

6941UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476514

方向ロック付旋回キャスター, housing made of alu die-casting, powder coated, 固形プラグフィッティング. ホイールセンター: ポリアミド
 タイヤ: ゴムタイヤ、ノンマーキング加工、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	18 mm
ボルト直径	28 mm
ボルト長さ	40 mm
オフセット	41 mm
取付高	190 mm
耐熱温度	- 18 / + 120 摂氏
旋回半径	109 mm
タイヤの硬さ	shore 60 A
耐荷重	125 kg

Structure & Mounting

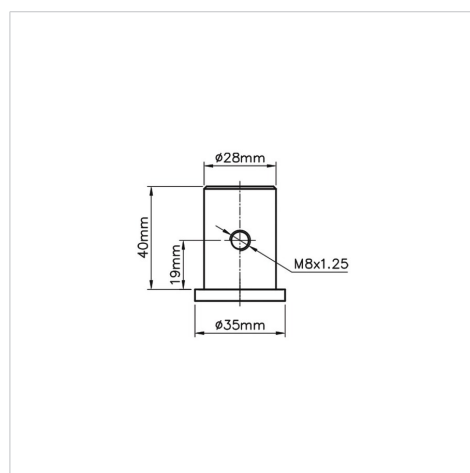

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ○
動作ノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○