

LEVINA LIGHT

5220PJ0075L51-10

EAN 4031582476866

旋回キャスター, Housing made of glass-filled Polyamide, 家具用フィッティングのブラインド穴. ホイールセンター: ポリプロピレン
 タイヤ: テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、プレーンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	75 mm
ホイール幅	25 mm
ピンの穴径	10 mm
オフセット	27 mm
旋回径	129 mm
取付高	103 mm
耐熱温度	- 10 / + 40 摂氏
規格	EN_12530
重さ	0.136 kg
旋回半径	64.5 mm
タイヤの硬さ	shore A 87
耐荷重	75 kg

Dimensions

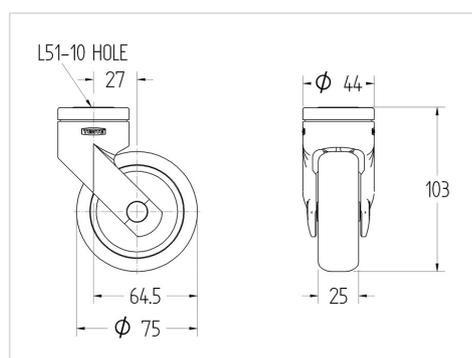

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ● ○