

SUPRATECH

YGO075x25-Ø8

EAN 4031582323696

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, elektrību vadošs, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	75 mm
Riteņa platums	25 mm
Riteņa ass Ø	8 mm
Rumbas platums	26.5 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN_12530
Svars	0.064 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 87
Kravnesība - kustībā	75 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	150 kg

Dimensions

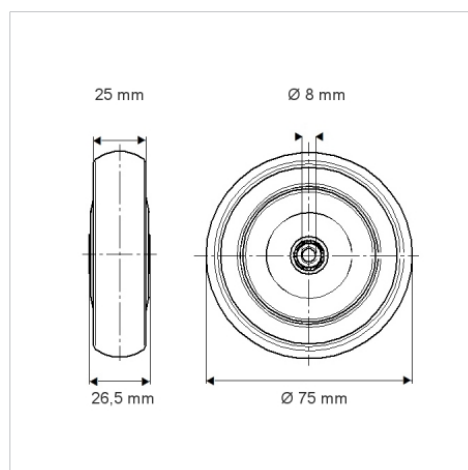

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○