

SUPRATECH

YGO100x32-Ø12

EAN 4031582323702

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, elektrību vadošs, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, vienkāršais gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	32 mm
Riteņa ass Ø	12.3 mm
Rumbas platums	34.8 mm
Temperatūra	- 20 / + 60 °C
Standarts	EN_12530
Svars	0.13 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 40
Kravnesība - kustībā	80 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	160 kg

Dimensions

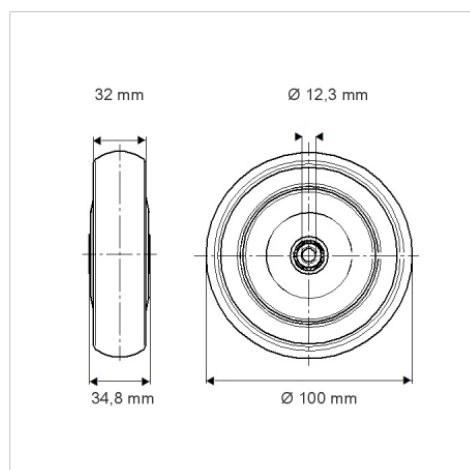

Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○