

STYLEA

5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

EAN 4031582394504

Zwenkwiel met enkele wielrem, vork van polyamide, plaatbevestiging.
Wielkern van polyamide met loopvlak van gespoten polyurethaan,
wielnaaf op precisiekogellagers



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

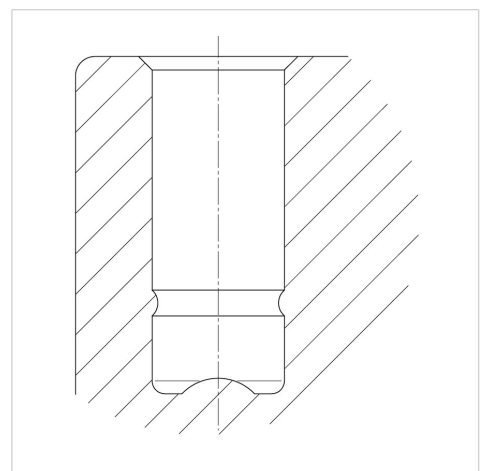


Foto kan afwijken van het originele product

Technische gegevens

Wieldiameter	75 mm
Wielbreedte	15 mm
Wielbreedte	54 mm
Plaatafmeting	60 x 60 mm
Boutgatafstand	48 x 48 mm
DOM-∅	30 mm
Uitlading	23 mm
Uitzwenking - ∅	162 mm
Bouwhoogte	75 mm
Temperatuur	- 10 / + 40 °C
Standaard	EN_12528
Zwenkradius	81 mm
Dyn. draagvermogen	80 kg
Statisch draagvermogen	160 kg

Structuur en montage



Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ○ ○
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ○