

# LINEA


## 5947UAP125P62

EAN 4031582433579

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

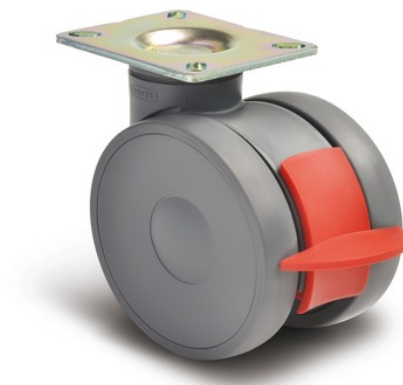

Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

### Dane techniczne

Koło-Ø	125 mm
Szerokość koła	20 mm
Szerokość zestawu	82 mm
Wymiary płytki	96x78 mm
Rozstaw otworów płytki	80x60 mm
Otwór płytki	9.1 mm
Średnica główki widelca-Ø	52 mm
Wysięg	40 mm
Zasięg działania koła-Ø	258 mm
Wysokość zabudowy	150 mm
Zakres temperatury	- 10 / + 40 °C
Standard	EN_12532
Masa	1.21 kg
Promień działania koła	129 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	130 kg

### Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ● ●
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ● ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○