

LINEA

592DUAP075L51-10 RAL7001

EAN 4031582378269

Zestaw kołowy skrętny z hamulcem automatycznym, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatraskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione. Siła zwalnająca — 23 N, długość skoku sprężyny — 8 mm.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


Dane techniczne

Koło-Ø	75 mm
Szerokość koła	15 mm
Szerokość zestawu	55 mm
Otwór mocujący	10 mm
Średnica główki widelca-Ø	30 mm
Wysięg	23 mm
Zasięg działania koła-Ø	130 mm
Wysokość zabudowy	75.5 mm
Zakres temperatury	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12528
Masa	0.186 kg
Promień działania koła	65 mm
Twardość bieżni	Shore A 92
Nośność dynamiczna	100 kg
Nośność statyczna	200 kg

Zalety

Łatwość toczenia	● ● ● ○ ○
Hałas związany z ruchem	● ● ● ○ ○
Ścieranie	● ● ● ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ● ○

Wymiary

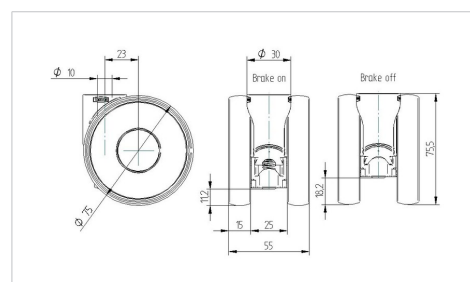

Mocowanie

