

# STORA

## 2340PIP125P30-13

EAN 4031582348545

Roată pivotantă, furcă din tablă groasă din oțel, ambutisată, zincată, rulment de precizie în capul de pivotare, protejat cu înveliș din poliuretan, axul roții cu șurub și piuliță, alezaj pentru ax. Roată din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, cu rulment de precizie cu bile

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


### Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	32 mm
Lățimea roții	60 mm
Alezaj central	13 mm
Diametru guler	60 mm
Deviație de la ax	38 mm
Diametrul de pivotare	201 mm
Înălțime totală	157 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN_12530
Greutate	0.707 kg
Raza de pivotare	100.5 mm
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Dimensions

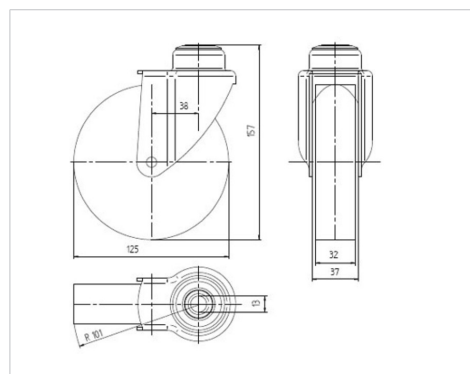

### Structure & Mounting

