

ALPHA

8477PIU100P62

EAN 4031582381658

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: литая резина, серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	100 мм
Ширина колеса	35 мм
Размер панели	105 x 80 мм
Отверстия панели	80/77 x 60 мм
Отверстие панели	9 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	246 мм
Общая высота	128 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	0.998 кг
Радиус поворота	123 мм
Твердость протектора	твёрдость по Шору А 80
Допустимая динамическая нагрузка	75 кг
Допустимая статическая нагрузка	150 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions

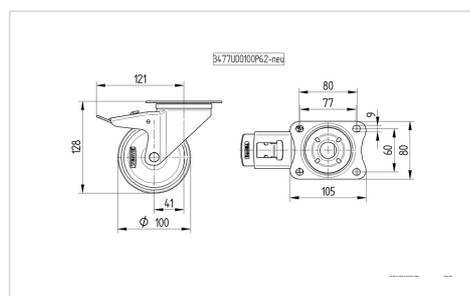

Structure & Mounting

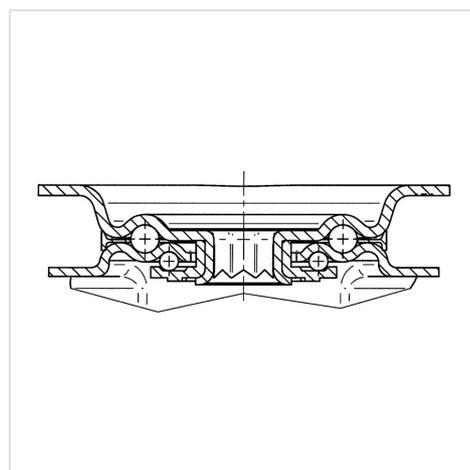

ALPHA

8477PI0100P62

EAN 4031582381658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

