KAPPA

9681ITP250P63 Flat

EAN 4031582315615

Поворотный ролик с фиксатором направления , кронштейн и пластина сварные из стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный поворотный узел с двойным шарикоподшипником, части поворотного узла скреплены болтом с застопоренной гайкой, ниппель для смазки, ось колеса на болту , крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник





Picture may differ from original product


Технические характеристики

5 мм
10 мм
35 x 110 mm
05 х 80/75 мм
1 mm
11 MM
1 mm
75 мм
05 мм
10 / + 60 °C
N_12532
.974 кг
87.5 мм
вердость по Шору А 92
000 кг
000 кг
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


Advantages at a glance

Качество качения	• • • 0 0
Шум движения	• • • 0 0
Трение	• • • • •
Коррозионная стойкость	• • • 0 0

Dimensions

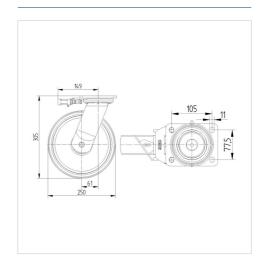

Structure & Mounting

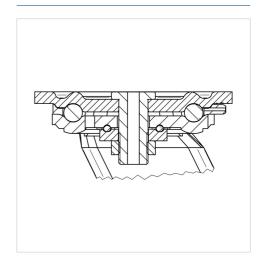

KAPPA

9681ITP250P63 Flat

EAN 4031582315615

Structure & Mounting

