

# FORMA

## 6940UFP125R05-28 grey

EAN 4031582476323

Поворотный ролик, housing made of alu die-casting, powder coated, соединение на прочной заглушке. Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	18 мм
Болт-Ø	28 мм
Длина болта	40 мм
Смещение	41 мм
Общая высота	154 мм
Температура	- 18 / + 120 °C
Радиус поворота	109 мм
Твердость протектора	твердость по Шору 60 A
Допустимая динамическая нагрузка	125 кг

### Structure & Mounting

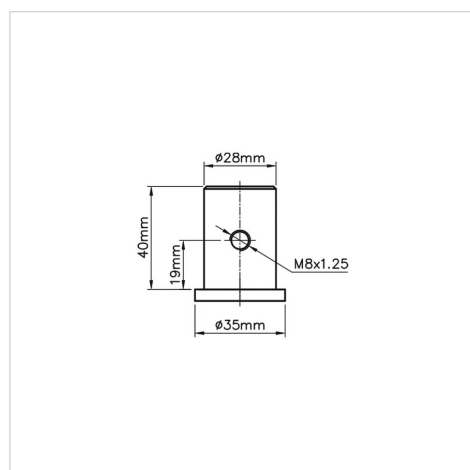

### Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○