

LUMINA

6A20PJ1050B10-11x20

EAN 4031582311297

Поворотный ролик, кронштейн из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава, стержень с зажимным кольцом. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	50 мм
Ширина колеса	8 мм
Ширина ролика	55 мм
Металл.стержень	11 x 20 мм
Смещение	20 мм
Область поворота - Ø	108 мм
Общая высота	59 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN12529
Вес	0.14 кг
Радиус поворота	54 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	40 кг
Допустимая статическая нагрузка	80 кг

Structure & Mounting

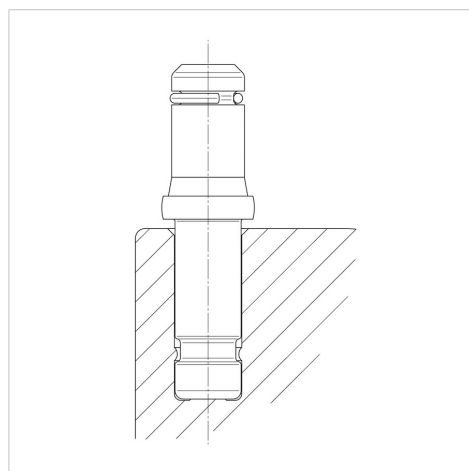

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○