

STORA

3875ZJJ160P30-13 LEFT

EAN 4031582328554

Траволаторные ролики с автоматическим боковым тормозом для движущихся дорожек, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, с одной ребордой, разработаны для левой и правой стороны, ось колеса на болту, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), с защитными колпаками, роликовый подшипник.

Эти ролики предназначены для дорожек с следующим поперечным профилем:

ширина ребра: около 2,75 мм,

ширина паза: около 5,7 мм,

глубина паза: не менее 10 мм

Используйте на ровных полах. Нагрузка при использовании на движущихся дорожках не более 33 кг на ролик.

Совет:

Допустимая нагрузка 100 кг на один ролик на ровных и твердых полах, 40 кг на ролик на движущихся дорожках. Использование на неровном полу, на улице (пороги, выбоины, трещины, крышки люков) может отрицательно сказаться на ожидаемом сроке службы роликов.

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технические характеристики

Диаметр колеса	160 мм
Ширина колеса	40 мм
Ширина ролика	96 мм
Центр.отверстие	13 мм
Диаметр шейки - Ø	96 мм
Смещение	55 мм
Область поворота - Ø	270 мм
Общая высота	186 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN_12532
Вес	1.899 кг
Радиус поворота	135 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 87
Допустимая динамическая нагрузка	160 кг
Допустимая статическая нагрузка	320 кг


Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Dimensions

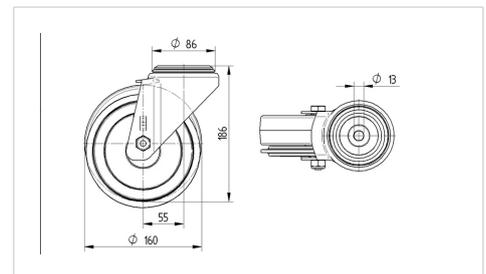

Structure & Mounting

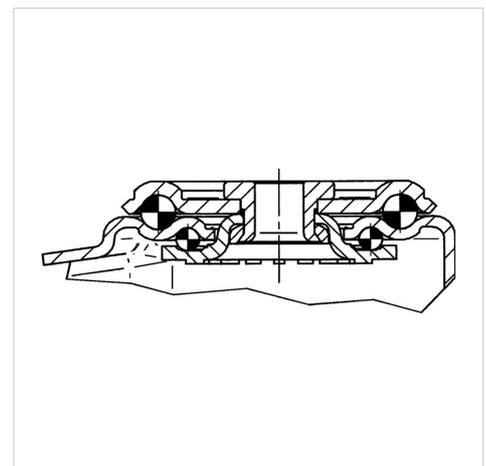

STORA

3875ZJJ160P30-13 LEFT

EAN 4031582328554



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

